


Technisches Datenblatt

Deckel für Gitterrinne, rastbar

Art.-Nr. 6001852

OBO
BETTERMANN

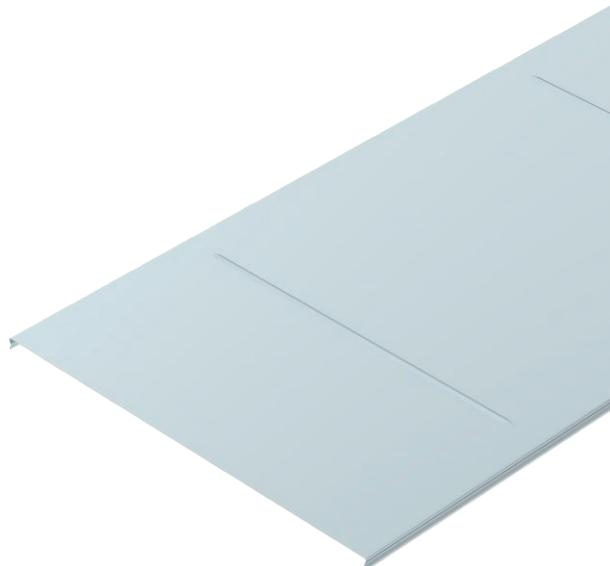

Rastbarer Deckel für Gitterrinnen. Schützt Kabel und Leitungen vor Beschädigungen und Verunreinigungen und Feuchtigkeit von oben. Für Innenbereiche ohne besondere Anforderungen geeignet.

Mit Quersicken ab 400 mm Breite.


CE

St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6001852
Typ	DGRR 500 FS
Bezeichnung 1	Deckel rastbar
Bezeichnung 2	für Gitterrinne
Lieferbar ab	01.04.2019
Hersteller	OBO
Dimension	500x3000
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	3 m
Gewicht	309,00 kg/100 m

Technische Daten

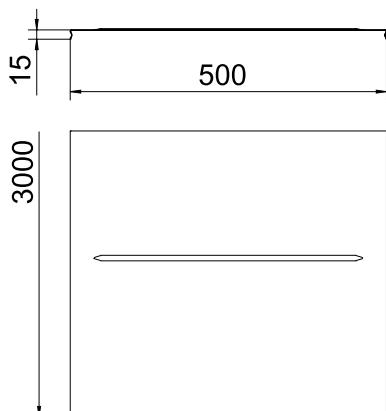

Länge	3.000,00 mm
Breite	498,00 mm
Höhe	15,00 mm
Seitenhöhe	15,00 mm
Maß B	498,00 mm
Befestigungsart	aufrastend
Blechstärke	0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>