


Műszaki adatlap

Rápattintható rácsos kábeltálca-fedél

Rend. sz. 6001820

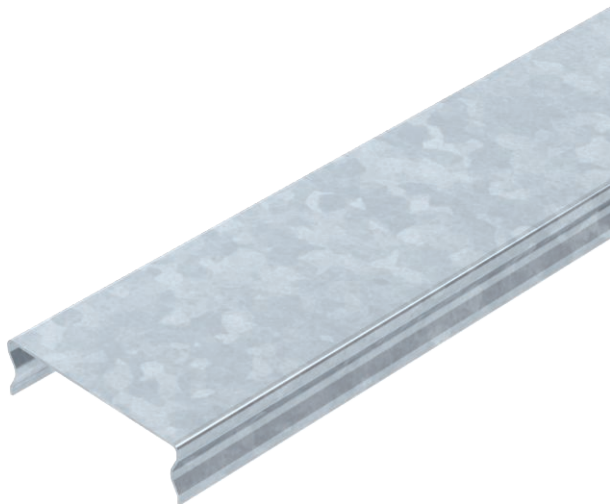

Rápattintható fedél rácsos kábeltálcákhoz Védi a kábeleket és vezetékeket a sérülésektől, a szennyeződésektől és a felülről érkező nedvességtől. Alkalmas ipari területekre, mint például gépgyártás és berendezésgyártás.

400 mm-es szélességtől keresztirányú bordázattal.

A fedelek kültéri használata esetén további intézkedéseket kell tenni a szél hatásai ellen.




St acél

FT merítetten tűzhorganyzott

Törzsadatok

cikkszám	6001820
típus	DGRR 50 FT
Lieferbar ab	01.04.2019
Gyártó	OBO
Méret	50x3000
szerkezeti anyag	acél
anyag rövidítése	St
Felület	merítetten tűzhorganyzott
Felület DIN szerint	DIN EN ISO 1461
Felület rövidítése	FT
Legkisebb értékesítési egység	3 m
súly	52,33 kg/100 m

 Műszaki adatok



hossz	3.000,00 mm
szélesség	50,00 mm
magasság	15,00 mm
oldalmagasság	15,00 mm
B méret	50,00 mm
Rögzítési mód	rápattintható
lemezvastagság	0,75 mm
Alkalmazható kábeltálcahoz	☐
Alkalmazható rácsos kábeltálcahoz	☒
Alkalmazható kábellétrához	☐
Alkalmas funkciótartáshoz	☐
Rozsdamentes acél, pácolt	☐