


# Technisches Datenblatt

Deckel, ungelocht

Art.-Nr. 6052643

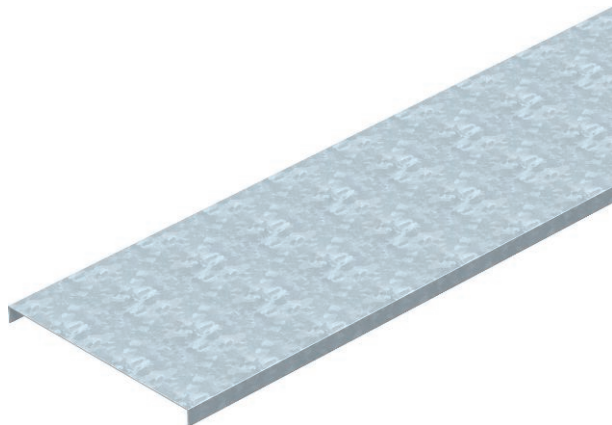

Ungelochter Deckel für Kabelrinnen und Gitterrinnen.




|           |   |
|-----------|---|
| <b>St</b> | Stahl                                   |
| <b>DD</b> | bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Produktzusatztext Hinweis | Quersicke ab 500 mm Breite.  |
| Produktzusatztext 1       | Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen. |

## Stammdaten

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Art.-Nr.                 | 6052643                                 |
| Typ                      | DRLU 100 DD                             |
| Bezeichnung 1            | Deckel ungelocht                        |
| Bezeichnung 2            | für Kabelrinne und Kabelleiter          |
| Hersteller               | OBO                                     |
| Dimension                | 100x3000                                |
| Werkstoff                | Stahl                                   |
| Werkstoff Kürzel         | St                                      |
| Oberfläche               | bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip |
| Oberfläche nach DIN      | DIN EN 10346                            |
| Oberfläche Kürzel        | DD                                      |
| Kleinste Verkaufseinheit | 3,00 m                                  |
| Gewicht                  | 99,00 kg/100 m                          |

## Technische Daten

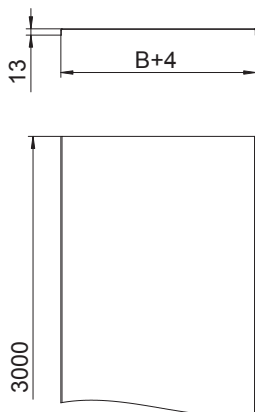

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Länge                        | 3.000,00 mm                         |
| Breite                       | 100,00 mm                           |
| Höhe                         | 13,00 mm                            |
| Maß B                        | 100,00 mm                           |
| Maß H                        | 15,00 mm                            |
| Befestigungsart              | Deckelklammer                       |
| Blechstärke                  | 0,75 mm                             |
| Geeignet für Kabelrinne      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Geeignet für Gitterrinne     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Geeignet für Kabelleiter     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Geeignet für Funktionserhalt | <input type="checkbox"/>            |
| Rostfreier Stahl, gebeizt    | <input checked="" type="checkbox"/> |