


Technisches Datenblatt

Deckel, ungelocht

Art.-Nr. 6052831

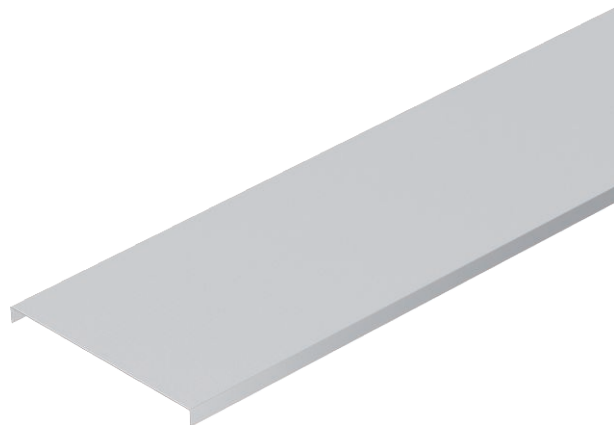

Ungelochter Deckel für Kabel- und Gitterrinnen.

Quersicke ab 500 mm Breite.

Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.



VA Edelstahl, rostfrei 1.4301

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	6052831
Typ	DRLU 200 A2
Bezeichnung 1	Deckel ungelocht
Bezeichnung 2	für Kabelrinne und Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	200x3000
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	3 m
Gewicht	177,50 kg/100 m

Technische Daten

	Länge	3.000,00 mm
	Breite	200,00 mm
	Seitenhöhe	35,00 mm
	Maß B	200,00 mm
	Maß H	15,00 mm
	Befestigungsart	Deckelklammer
	Blechstärke	1,00 mm
	Geeignet für Kabelrinne	☒
	Geeignet für Gitterrinne	☐
	Geeignet für Kabelleiter	☒
	Geeignet für Funktionserhalt	☐
	Rostfreier Stahl, gebeizt	☐