

Műszaki adatlap

Forgóretesz, csavarozható

Rend. sz. 6065016



Forgóretesz utólagos vagy kiegészítő beszereléshez.

Egyoldalas forgóretesz. 100 - 600 mm fedélszélességhez használható.

A fedél típusától függően a "B" méret a következőképp változik:

DRL / DRLU = 27 mm

DBKR = 27 mm

WDRL = 38 mm

WKLD = 58 mm





VA rozsdamentes acél, (W. Nr. 1.4301)

2B felületkezelés nélkül, utókezelt

Törzsadatok

cikkszám	6065016
típus	DRL H S A2
1. megnevezés	Drehriegel
2. megnevezés	für Deckel
szerkezeti anyag	rozsdamentes acél, anyagsz. 1,4301
anyag rövidítése	A2
Felület	felületkezelés nélkül, utókezelt
Felület rövidítése	2B
Legkisebb értékesítési egység	20 darab
súly	3,26 kg/100 darab

Műszaki adatok

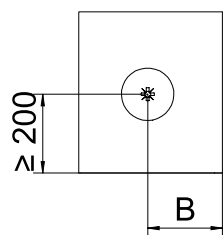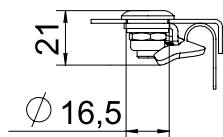

Alkalmazható kábeltálcához	<input checked="" type="checkbox"/>
Alkalmazható kábelletrához	<input checked="" type="checkbox"/>
Alkalmazható rácsos kábeltálcához	<input type="checkbox"/>
szélességhez	100,00 - 600,00 mm
Rozsdamentes acél, pácolt	<input checked="" type="checkbox"/>