


Technisches Datenblatt

Einlegeblech ELB-L

Art.-Nr. 6103618

OBO
BETTERMANN

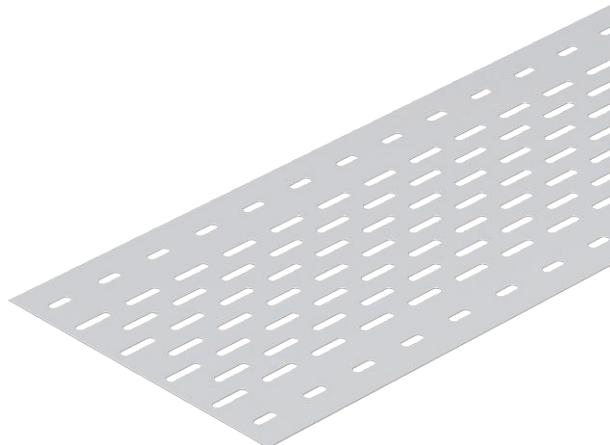

Einlegeblech zum Einlegen in Kabelleitern.

Zur Befestigung in Weitspannkabelleitern Flachrundschrauben mit kombimutter des Typs FR SB 6x30 verwenden.




VA Edelstahl, rostfrei 1.4301

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	6103618
Typ	ELB-L30 A2
Bezeichnung 1	Einlegeblech
Bezeichnung 2	gelocht, für Kabelleiter
Dimension	300x3000
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	3 m
Gewicht	146,57 kg/100 m

Technische Daten

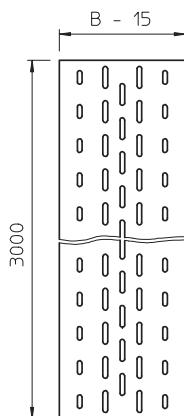

Länge	3.000,00 mm
Breite	300,00 mm
Seitenhöhe	45,00 mm
Maß B	300,00 mm
Blechstärke	1,00 mm