


Technisches Datenblatt

Einlegeblech ELB-L

Art.-Nr. 6103352

OBO
BETTERMANN

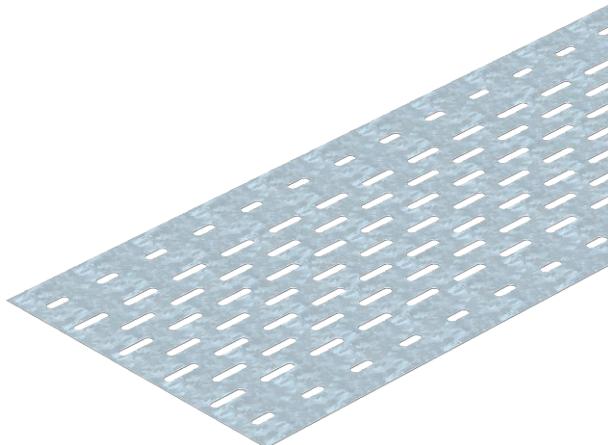

Einlegeblech zum Einlegen in Kabelleitern.

Zur Befestigung in Weitspannkabelleitern Flachrundschrauben mit kombimutter des Typs FR SB 6x30 verwenden.



St Stahl

DD bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

Art.-Nr.	6103352
Typ	ELB-L 20 DD
Bezeichnung 1	Einlegeblech
Bezeichnung 2	gelocht, für Kabelleiter
Dimension	200x3000
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	DD
Kleinste VK-Einheit (VG)	3 m
Gewicht	88,50 kg/100 m

Technische Daten

	Länge	3.000,00 mm
	Breite	200,00 mm
	Seitenhöhe	45,00 mm
	Maß B	200,00 mm
	Blechstärke	1,00 mm