


# Technisches Datenblatt

## Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter

Art.-Nr. 6407560

**OBO**  
BETTERMANN

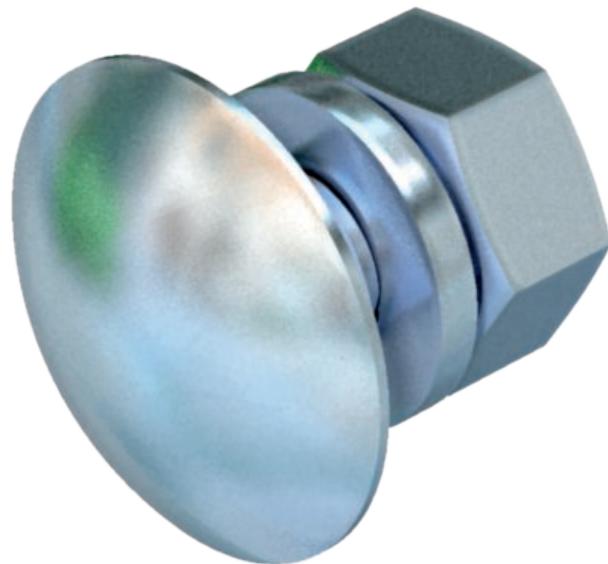

Flachrundschraube mit Vierkantansatz und inklusiv Sechskantmutter und Unterlegscheibe.  
Güte 8.8


CE

<b>St</b>	Stahl
<b>F</b>	feuerverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	6407560
Typ	FRS 10x25 F 8.8
Bezeichnung 1	Flachrundschraube
Bezeichnung 2	mit Scheibe und Mutter
Dimension	M10x25
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	feuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN 267, Teil 10
Oberfläche Kürzel	F
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 Stück
Gewicht	4,50 kg/100 St.

### Technische Daten

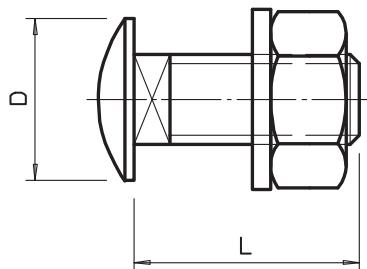

Länge	25,00 mm
Maß D	24,00 mm
Maß d	10,00 mm
Maß L	25,00 mm
SW	17,00 mm
Abmessung	M 10 x 25 mm
Festigkeitsklasse	8,8
Gewinde	M10
Gewinde metrisch	10
Mit Mutter	<input checked="" type="checkbox"/>