

Technisches Datenblatt

Formteilverbinder Magic 110

Art.-Nr. 6065940



Formteilverbinder-Magic zur direkten und schraubenlosen Verbindung von Magic-Formteilen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Der Formteilverbinder ist mit vier Klammern ausgestattet und kann bei der einseitigen Bestückung von nur zwei Klammern auch zur direkten Verbindung mit einer geschnittenen Kabelrinne genutzt werden. Zur Verbindung einer geschnittenen Kabelrinne mit einem Formteil wird dann jeweils noch ein Längsverbinder-Set Magic benötigt.



A2	Edelstahl, rostfrei 1.4301
2B	blank, nachbehandelt

Produkzusatztext Hinweis

Der Formteilverbinder ist für die Kabelrinnentypen MKSM, MKSMU, SKSM und SKSMU kompatibel.

Stammdaten

Art.-Nr.	6065940
Typ	FVM 150 A2
Bezeichnung 1	Formteilverbinder
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Dimension	110x500
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	1,00 Stück
Gewicht	92,40 kg/100 St.




Technisches Datenblatt

Formteilverbinder Magic 110

Art.-Nr. 6065940



Technische Daten

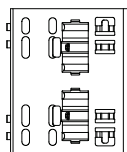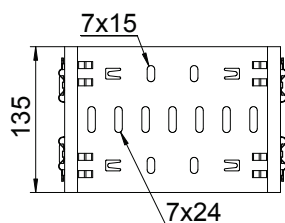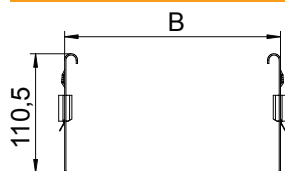

Länge	135,00 mm
Breite	500,00 mm
Höhe	110,00 mm
Seitenhöhe	110,00 mm
Maß B	500,00 mm
Ausführung	Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne	☒
Geeignet für Gitterrinne	☐
Geeignet für Kabelleiter	☐
Geeignet für Funktionserhalt	☐
Gelenkverbinder horizontal	☐
Gelenkverbinder vertikal	☐
Rostfreier Stahl, gebeizt	☐
Verbindungsart	schraubloser Verbinder