

Technisches Datenblatt

Formteilverbinder Magic 110

Art.-Nr. 6065942

OBO
BETTERMANN



A2 Edelstahl, rostfrei 1.4301
2B blank, nachbehandelt

Produkzusatztext Hinweis | Der Formteilverbinder ist für die Kabelinnentypen MKSM, MKSMU, SKSM und SKSMU kompatibel.

Stammdaten

Art.-Nr.	6065942
Typ	FVM 160 A2
Bezeichnung 1	Formteilverbinder
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Dimension	110x600
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	1,00 Stück
Gewicht	105,00 kg/100 St.



Technisches Datenblatt

Formteilverbinder Magic 110

Art.-Nr. 6065942

OBO
BETTERMANN

Technische Daten

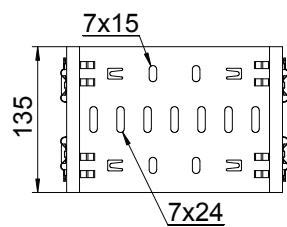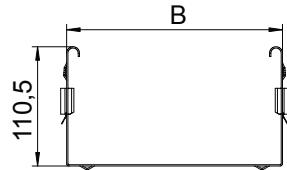

Länge	135,00 mm
Breite	600,00 mm
Höhe	110,00 mm
Seitenhöhe	110,00 mm
Maß B	600,00 mm
Ausführung	Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder horizontal	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder vertikal	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Verbindungsart	schraubloser Verbinder