

Technisches Datenblatt

Formteilverbinder Magic 60

Art.-Nr. 6065750

OBO
BETTERMANN





VA Edelstahl, rostfrei 1.4571
2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	6065750
Typ	FVM 610 A4
Bezeichnung 1	Formteilverbinder
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Dimension	60x100
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	31,90 kg/100 St.

Technische Daten

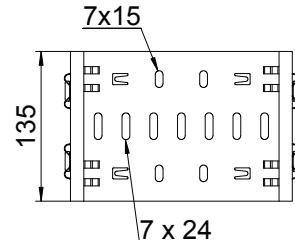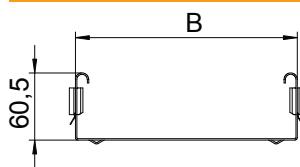

Länge	135,00 mm
Breite	100,00 mm
Höhe	60,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Maß B	100,00 mm
Ausführung	Längsverbinder
Geeignet für Kabeltragsystem-höhe	60,00 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder horizontal	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder vertikal	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Verbindungsart	schraubloser Verbinder