

# Technisches Datenblatt

## Formteilverbinder Magic 60

Art.-Nr. 6065734

**OBO**  
BETTERMANN



Formteilverbinder-Magic zur direkten und schraubenlosen Verbindung von Magic-Formteilen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Der Formteilverbinder ist mit vier Klammern ausgestattet und kann bei der einseitigen Bestückung von nur zwei Klammern auch zur direkten Verbindung mit einer geschnittenen Kabelrinne genutzt werden. Zur Verbindung einer geschnittenen Kabelrinne mit einem Formteil wird dann jeweils noch ein Längsverbinder-Set Magic benötigt.



Der Formteilverbinder ist für die Kabelinnentypen RKSM, MKSM, MKSMU, SKSM und SKSMU kompatibel.

**VA** Edelstahl, rostfrei 1.4301  
**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Art.-Nr.	6065734
Typ	FVM 620 A2
Bezeichnung 1	Formteilverbinder
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Dimension	60x200
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	44,00 kg/100 St.

### Technische Daten

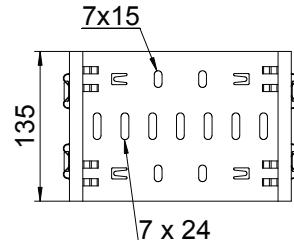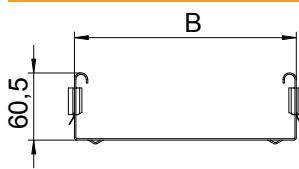

Länge	135,00 mm
Breite	200,00 mm
Höhe	60,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Maß B	200,00 mm
Ausführung	Längsverbinder
Geeignet für Kabeltragsystem-höhe	60,00 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder horizontal	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder vertikal	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Verbindungsart	schraubloser Verbinder