

Technisches Datenblatt

Formteilverbinder Magic 60

Art.-Nr. 6065756

OBO
BETTERMANN



Formteilverbinder-Magic zur direkten und schraubenlosen Verbindung von Magic-Formteilen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Der Formteilverbinder ist mit vier Klammern ausgestattet und kann bei der einseitigen Bestückung von nur zwei Klammern auch zur direkten Verbindung mit einer geschnittenen Kabelrinne genutzt werden. Zur Verbindung einer geschnittenen Kabelrinne mit einem Formteil wird dann jeweils noch ein Längsverbinder-Set Magic benötigt.

A4 Edelstahl, rostfrei 1.4571
2B blank, nachbehandelt

Produkzusatztext Hinweis	Der Formteilverbinder ist für die Kabelinnentypen MKSM, MKSMU, SKSM und SKSMU kompatibel.
--------------------------	---

Stammdaten

Art.-Nr.	6065756
Typ	FVM 630 A4
Bezeichnung 1	Formteilverbinder
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Dimension	60x300
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	1,00 Stück
Gewicht	57,00 kg/100 St.

 


Technisches Datenblatt

Formteilverbinder Magic 60

Art.-Nr. 6065756

OBO
BETTERMANN

Technische Daten

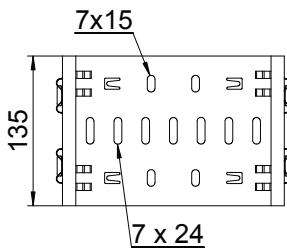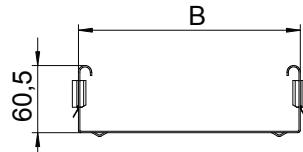

Breite	300,00 mm
Höhe	60,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Maß B	300,00 mm
Ausführung	Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder horizontal	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder vertikal	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Verbindungsart	schraubloser Verbinder