


Technisches Datenblatt

Formteilverbinder Magic 85

Art.-Nr. 6065816

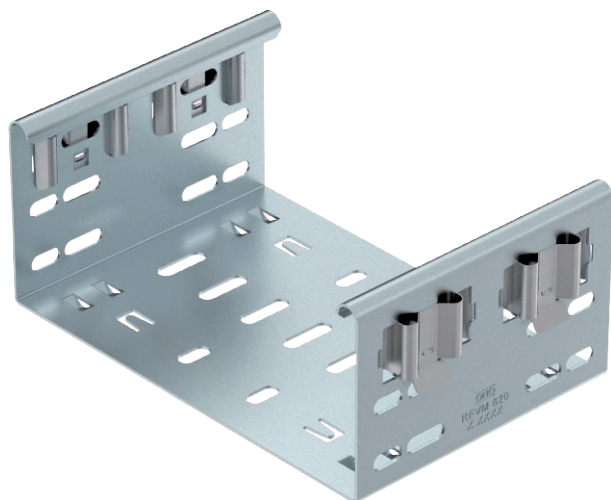

Formteilverbinder-Magic zur direkten und schraubenlosen Verbindung von Magic-Formteilen mit der Seitenhöhe 85 mm.

Der Formteilverbinder ist mit vier Klammern ausgestattet und kann bei der einseitigen Bestückung von nur zwei Klammern auch zur direkten Verbindung mit einer geschnittenen Kabelrinne genutzt werden. Zur Verbindung einer geschnittenen Kabelrinne mit einem Formteil wird dann jeweils noch ein Längsverbinder-Set Magic benötigt.

Der Formteilverbinder ist für die Kabelrinnentypen MKSM, MKSMU, SKSM und SKSMU kompatibel.




St Stahl

DD bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

Art.-Nr.	6065816
Typ	FVM 830 DD
Bezeichnung 1	Formteilverbinder
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Dimension	85x300
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	DD
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	62,50 kg/100 St.

Technische Daten

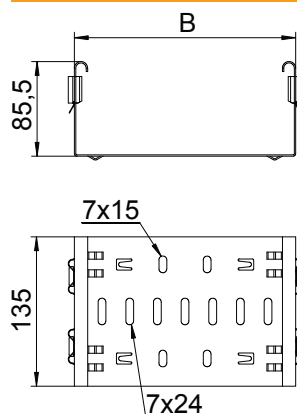

Länge	135,00 mm
Breite	300,00 mm
Höhe	85,00 mm
Seitenhöhe	85,00 mm
Maß B	300,00 mm
Ausführung	Längsverbinder
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	85,00 mm
Geeignet für Kabelrinne	☒
Geeignet für Gitterrinne	☐
Geeignet für Kabelleiter	☐
Geeignet für Funktionserhalt	☐
Gelenkverbinder horizontal	☐
Gelenkverbinder vertikal	☐
Rostfreier Stahl, gebeizt	☐
Verbindungsart	schraubloser Verbinder