


# Technisches Datenblatt

## G-Gitterrinne Magic® 125

Art.-Nr. 6005556

**OBO**  
BETTERMANN

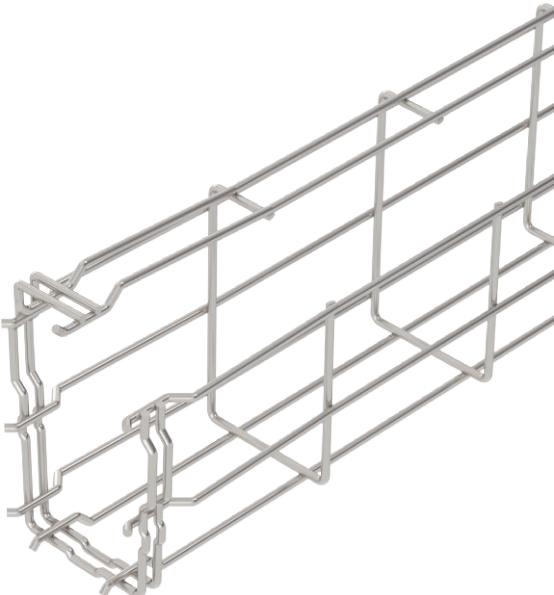

CE



**VA** Edelstahl, rostfrei 1.4301

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Art.-Nr.	6005556
Typ	G-GRM 125 75 A2
Bezeichnung 1	G-Gitterrinne Magic
Dimension	125x75x3000
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	3 m
Gewicht	108,00 kg/100 m

### Technische Daten

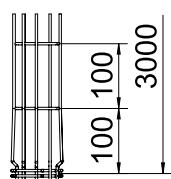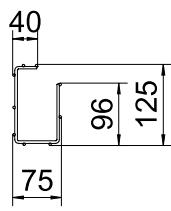

Länge	3.000,00 mm
Breite	75,00 mm
Höhe	125,00 mm
Seitenhöhe	125,00 mm
Maß A	96,00 mm
Maß B	75,00 mm
Maß C	38,00 mm
Maß H	125,00 mm
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser	3,90 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Integrierte Trennwand	ohne
Nutzquerschnitt	61,00 cm <sup>2</sup>
Nutzquerschnitt	6.100,00 mm <sup>2</sup>
Profilform	G-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input checked="" type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>

# Technisches Datenblatt

## G-Gitterrinne Magic® 125

Art.-Nr. 6005556



### Technische Daten

#### zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m	0,60 kN/m
Stützabstand 1,5m	0,35 kN/m
Stützabstand 2,0m	0,30 kN/m
Stützabstand 2,5m	0,25 kN/m