


# Technisches Datenblatt

## G-Gitterrinne Magic® 125

Art.-Nr. 6005526

**OBO**  
BETTERMANN

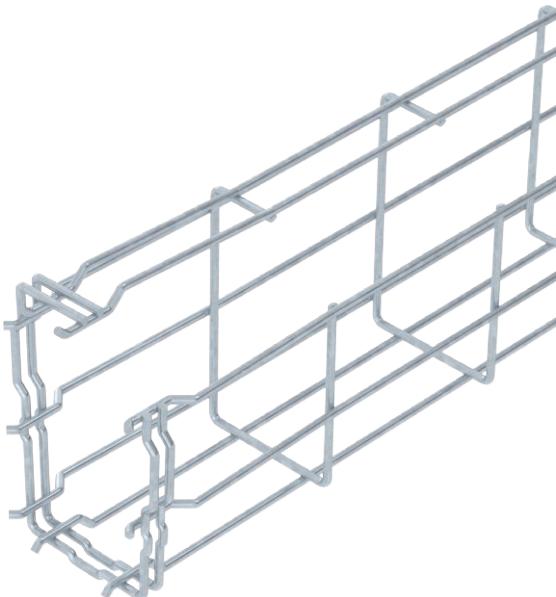



CE

**St** Stahl  
**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	6005526
Typ	G-GRM 125 75 FT
Bezeichnung 1	G-Gitterrinne Magic
Dimension	125x75x3000
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	3 m
Gewicht	113,67 kg/100 m

### Technische Daten

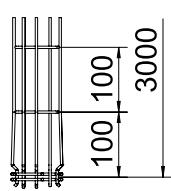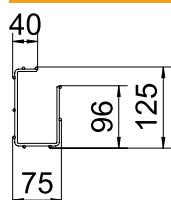

Länge	3.000,00 mm
Breite	75,00 mm
Höhe	125,00 mm
Seitenhöhe	125,00 mm
Maß A	96,00 mm
Maß B	75,00 mm
Maß C	38,00 mm
Maß H	125,00 mm
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser	3,90 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Integrierte Trennwand	ohne
Nutzquerschnitt	61,00 cm <sup>2</sup>
Nutzquerschnitt	6.100,00 mm <sup>2</sup>
Profilform	G-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>

# Technisches Datenblatt

## G-Gitterrinne Magic® 125

Art.-Nr. 6005526



### Technische Daten

#### zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m	0,60 kN/m
Stützabstand 1,5m	0,35 kN/m
Stützabstand 2,0m	0,30 kN/m
Stützabstand 2,5m	0,25 kN/m