


Technisches Datenblatt

G-Gitterrinne Magic® 150

Art.-Nr. 6005559

OBO
BETTERMANN

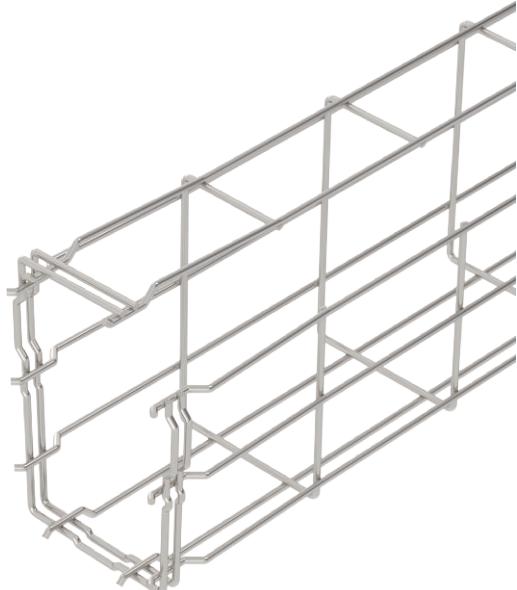


CE

VA Edelstahl, rostfrei 1.4301
2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	6005559
Typ	G-GRM 150 100 A2
Bezeichnung 1	G-Gitterrinne Magic
Dimension	150x100x3000
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	3 m
Gewicht	127,07 kg/100 m

Technische Daten

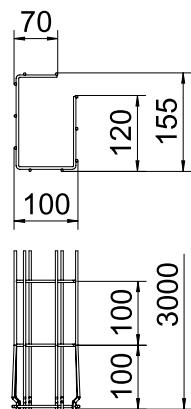

Länge	3.000,00 mm
Breite	100,00 mm
Höhe	150,00 mm
Seitenhöhe	150,00 mm
Maß A	120,00 mm
Maß B	100,00 mm
Maß C	68,00 mm
Maß H	155,00 mm
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser	3,90 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Integrierte Trennwand	ohne
Nutzquerschnitt	107,00 cm ²
Nutzquerschnitt	10.700,00 mm ²
Profilform	G-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input checked="" type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>

Technisches Datenblatt

G-Gitterrinne Magic® 150

Art.-Nr. 6005559



Technische Daten

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m	0,60 kN/m
Stützabstand 1,5m	0,50 kN/m
Stützabstand 2,0m	0,35 kN/m
Stützabstand 2,5m	0,30 kN/m