


Technisches Datenblatt

G-Gitterrinne Magic® 50

Art.-Nr. 6005565

OBO
BETTERMANN

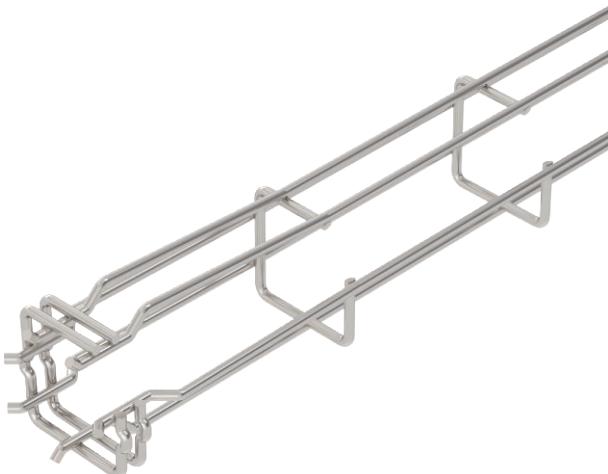

Gitterrinne in G-Form aus punktgeschweißten Stahldrähten mit unterschiedlichen Seitenhöhen und Breiten.

Direkte Wand- und Deckenmontage möglich. Belastungsangaben zu den unterschiedlichen Verlegearten sind auf Anfrage erhältlich.

Magnetische Schirmdämpfung 15 dB.



CE

VA	Edelstahl, rostfrei 1.4401
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	6005565
Typ	G-GRM 50 50 A4
Bezeichnung 1	G-Gitterrinne Magic
Dimension	50x50x3000
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4401
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	3 m
Gewicht	66,33 kg/100 m

Technische Daten

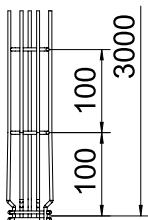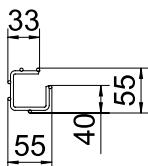

Länge	3.000,00 mm
Breite	50,00 mm
Höhe	50,00 mm
Seitenhöhe	50,00 mm
Maß A	38,00 mm
Maß B	55,00 mm
Maß C	33,00 mm
Maß H	55,00 mm
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser	3,90 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Integrierte Trennwand	ohne
Nutzquerschnitt	17,00 cm ²
Nutzquerschnitt	1.700,00 mm ²
Profilform	G-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input checked="" type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>