


Technisches Datenblatt

G-Gitterrinne Magic® 50

Art.-Nr. 6005535

OBO
BETTERMANN

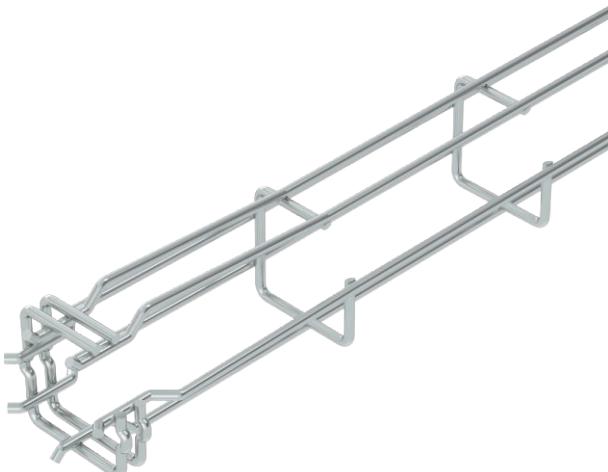

Gitterrinne in G-Form aus punktgeschweißten Stahldrähten mit unterschiedlichen Seitenhöhen und Breiten.

Direkte Wand- und Deckenmontage möglich. Belastungsangaben zu den unterschiedlichen Verlegearten sind auf Anfrage erhältlich.

Magnetische Schirmdämpfung 15 dB.

CE



St Stahl

G galvanisch verzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6005535
Typ	G-GRM 50 50 G
Bezeichnung 1	G-Gitterrinne Magic
Dimension	50x50x3000
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberfläche nach DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Oberfläche Kürzel	G
Kleinste VK-Einheit (VG)	3 m
Gewicht	67,07 kg/100 m

Technische Daten

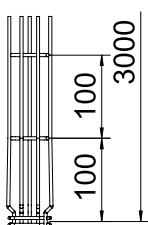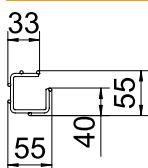

Länge	3.000,00 mm
Breite	50,00 mm
Höhe	50,00 mm
Seitenhöhe	50,00 mm
Maß A	38,00 mm
Maß B	55,00 mm
Maß C	33,00 mm
Maß H	55,00 mm
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser	3,90 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Integrierte Trennwand	ohne
Nutzquerschnitt	17,00 cm ²
Nutzquerschnitt	1.700,00 mm ²
Profilform	G-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>