


# Technisches Datenblatt

## G-Gitterrinne Magic® 75

Art.-Nr. 6005523

**OBO**  
BETTERMANN

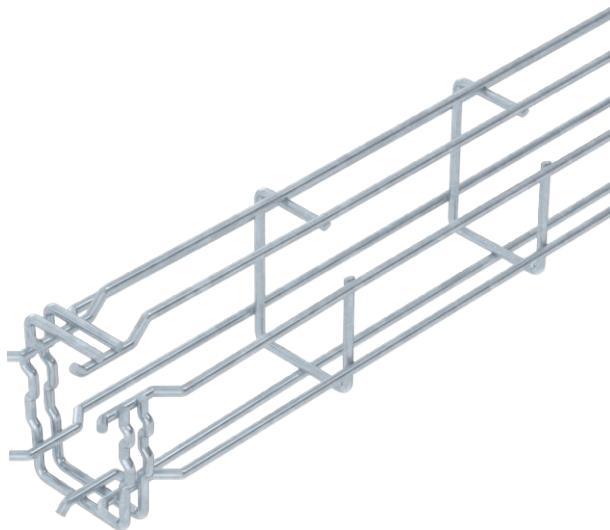

Gitterrinne in G-Form aus punktgeschweißten Stahldrähten mit unterschiedlichen Seitenhöhen und Breiten.

Direkte Wand- und Deckenmontage möglich. Belastungsangaben zu den unterschiedlichen Verlegearten sind auf Anfrage erhältlich.

Magnetische Schirmdämpfung 15 dB.



CE

**St** Stahl  
**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	6005523
Typ	G-GRM 75 50 FT
Bezeichnung 1	G-Gitterrinne Magic
Dimension	75x50x3000
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	3 m
Gewicht	83,70 kg/100 m

### Technische Daten

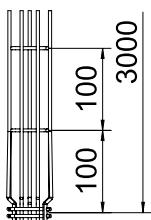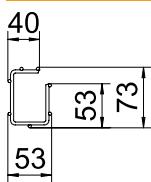

Länge	3.000,00 mm
Breite	50,00 mm
Höhe	75,00 mm
Seitenhöhe	75,00 mm
Maß A	53,00 mm
Maß B	53,00 mm
Maß C	38,00 mm
Maß H	73,00 mm
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser	3,90 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input checked="" type="checkbox"/>
Integrierte Trennwand	ohne
Nutzquerschnitt	22,00 cm <sup>2</sup>
Nutzquerschnitt	2.200,00 mm <sup>2</sup>
Profilform	G-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>