


Technisches Datenblatt

Gitterrinne GR-Magic®

Art.-Nr. 6000055

OBO
BETTERMANN

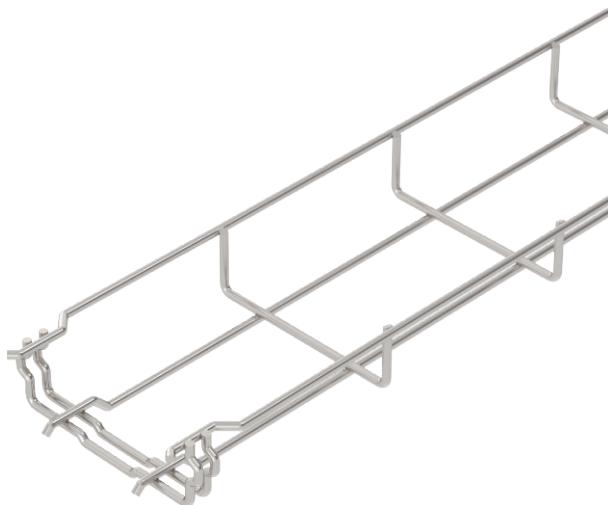

Gitterrinne mit angeformtem Verbinder in der Seitenhöhe 35 mm.

Für die Gitterrinne werden keine zusätzlichen Verbinderbauteile benötigt, sie wird einfach ineinander gesteckt. Die Maschenweite beträgt 50 x 100 mm (Ausnahme GRM 35/50 = 20 x 100 mm).

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.




VA Edelstahl, rostfrei 1.4301

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	6000055
Typ	GRM 35 100 A2
Bezeichnung 1	Gitterrinne GRM
Dimension	35x100x3000
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	3 m
Gewicht	49,00 kg/100 m

Technische Daten

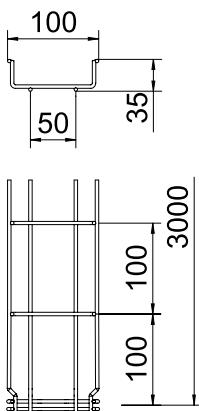

Länge	3.000,00 mm
Breite	100,00 mm
Höhe	35,00 mm
Seitenhöhe	35,00 mm
Maß B	100,00 mm
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser	3,90 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Integrierte Trennwand	ohne
Nutzquerschnitt	35,00 cm ²
Nutzquerschnitt	3.500,00 mm ²
Profilform	U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input checked="" type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m	0,25 kN/m
Stützabstand 1,5m	0,11 kN/m
Stützabstand 2,0m	0,10 kN/m

Technische Daten