

Műszaki adatlap

Rögzítő rugó a gerinckábelhez

Rend. sz. 6049273



CE

St acél

G galvanikusan horganyzott

A kábeltartó-rendszer potenciálkiegyenlítése rögzítő rugó segítségével hozható létre.


A rögzítő rugót a kábeltálca szélére helyezük, majd a gerinckábelt a rögzítő rugó tervezett tartójába pattintjuk.

A rögzítő rugó a gerinckábel befogadására 25 mm²-ig képes, és 1500 mm-enként be kell szerelni.

Törzsadatok

cikkszám	6049273
típus	KFL 25 G
Méret	25mm ²
szerkezeti anyag	acél
anyag rövidítése	St
Felület	galvanikusan horganyzott
Felület DIN szerint	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Felület rövidítése	G
Legkisebb értékesítési egység	50 darab
súly	1,73 kg/100 db.

Műszaki adatok

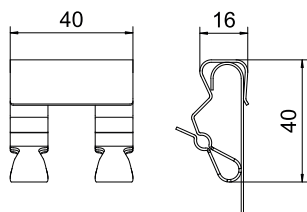

hossz	40,00 mm
szélesség	16,00 mm
magasság	40,00 mm
lemezvastagság	0,80 mm
Oldalkivezetéses	Huzal
keresztmetszet	25,00 mm ²