

Technisches Datenblatt

Kombimutter

Art.-Nr. 6408920

OBO
BETTERMANN



Kombimutter mit angepresster U-Scheibe in Anlehnung an EN 1661.


CE

VA Edelstahl, rostfrei 1.4401

Stammdaten

Art.-Nr.	6408920
Typ	KM M8 A4
Bezeichnung 1	Kombimutter
Bezeichnung 2	mit angepresster Scheibe
Dimension	M8
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4401
Werkstoff Kürzel	A4
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	0,80 kg/100 St.

Technische Daten

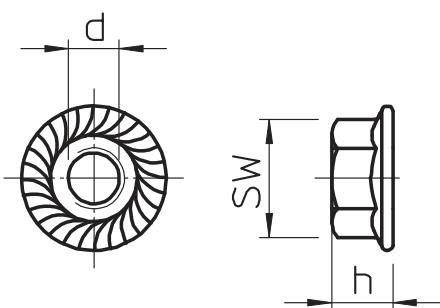

Maß d	8,00 mm
Maß h	8,00 mm
SW	13,00 mm
Festigkeitsklasse	A4-70
Gewinde	M8
Gewindegöße M	8
Selbstsichernd	<input checked="" type="checkbox"/>