

Technisches Datenblatt

Längsverbinder-Set Magic 60

Art.-Nr. 6068960

OBO
BETTERMANN



Kabelrinnenverbinder mit Schnellbefestigung für die schraubenlose Verbindung von gelochten Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 60 mm.



A2 Edelstahl, rostfrei 1.4301
2B blank, nachbehandelt

Produkzusatztext Hinweis | Durch die optimierte Bauform kann der Verbinder zur Herstellung von Radien und als Längenausgleichsstück bei großen Temperaturschwankungen eingesetzt werden.

Stammdaten

Art.-Nr.	6068960
Typ	KTSMV 615 A2
Bezeichnung 1	Längsverbinder-Set
Bezeichnung 2	für Kabelrinne Magic
Dimension	60x150x200
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	1,00 Stück
Gewicht	34,90 kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Längsverbinder-Set Magic 60

Art.-Nr. 6068960

OBO
BETTERMANN

Technische Daten

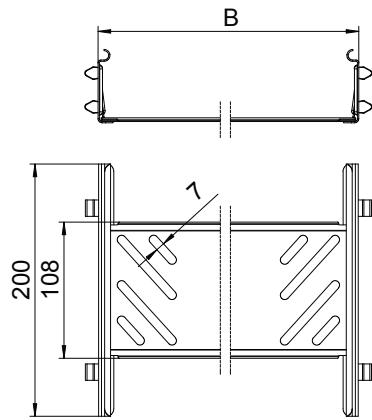

Länge	200,00 mm
Breite	150,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Maß B	150,00 mm
Abmessung	60x150 mm
Ausführung	Längsverbinder
Blechstärke	1,00 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder horizontal	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder vertikal	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Verbindungsart	schraubloser Verbinder