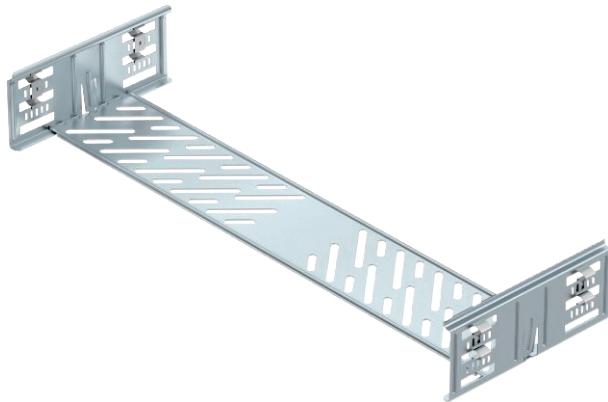


Technisches Datenblatt

Längsverbinder-Set Magic 85

Art.-Nr. 6069014

OBO
BETTERMANN



Kabelrinnenverbinder mit Schnellbefestigung für die schraubenlose Verbindung von gelochten Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 85 mm.

Durch die optimierte Bauform kann der Verbinder zur Herstellung von Radien und als Längenausgleichsstück bei großen Temperaturschwankungen eingesetzt werden.

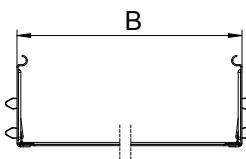
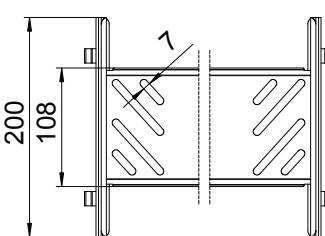


St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6069014
Typ	KTSMV 860 FS
Bezeichnung 1	Längsverbinder-Set
Bezeichnung 2	für Kabelrinne Magic
Dimension	85x600x200
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	70,80 kg/100 St.

Technische Daten

	B	Länge	200,00 mm
		Breite	600,00 mm
		Seitenhöhe	85,00 mm
		Maß B	600,00 mm
		Abmessung	85x600 mm
		Ausführung	Längsverbinder
	108	Blechstärke	1,00 mm
	200	Geeignet für Kabeltragsystem-höhe	85,00 mm
		Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
		Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
		Geeignet für Kabelleiter	<input type="checkbox"/>
		Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
		Gelenkverbinder horizontal	<input type="checkbox"/>
		Gelenkverbinder vertikal	<input type="checkbox"/>
		Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
		Verbindungsart	schraubloser Verbinder