

Technisches Datenblatt

Kopfplatte US 5 NOK

Art.-Nr. 6348939

OBO
BETTERMANN



Kopfplatte mit 90° gedrehter U-Stielaufnahme.

Bei der Montage der Kopfplatte bitte das Distanzstück Typ DSK 45 einsetzen!


CE

St Stahl
FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6348939
Typ	KUS 5 NOK FT
Bezeichnung 1	Kopfplatte
Bezeichnung 2	für US 5-Stiel, 90° gedreht
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	75,00 kg/100 St.

Technische Daten

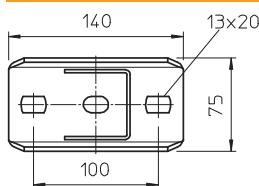

Ausführung	Schraubkopfplatte
Geeignet für Deckenbefestigung	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Geeignet für U-Profil	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Konsolenbefestigung	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Winkelbereich	90,00 - 90,00 °

