

Technisches Datenblatt

Kopfplatte, zum Anschweißen

Art.-Nr. 6349218

OBO
BETTERMANN



Kopfplatte für US 7-Stiel zum Anschweißen an Stahlträger.
Befestigungsmaterial (2 Sechskantschrauben SKS 12x100) bitte separat bestellen.


CE

St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6349218
Typ	KU 7 AOX FT
Bezeichnung 1	Kopfplatte
Bezeichnung 2	für US 7-Stiel,zum Anschweißen
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	82,00 kg/100 St.

Technische Daten

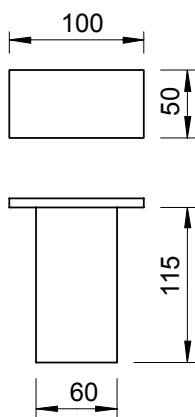

Ausführung	Schraubkopfplatte
Geeignet für Deckenbefestigung	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für	U-Profil
Geeignet für Konsolbefestigung	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>