

Technisches Datenblatt

Kopfplatte, variabel

Art.-Nr. 6349153

OBO
BETTERMANN




CE

St Stahl
FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6349153
Typ	KU 7 VQP FT
Bezeichnung 1	Kopfplatte
Bezeichnung 2	für US 7-Stiel, variabel
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	181,60 kg/100 St.

Technische Daten

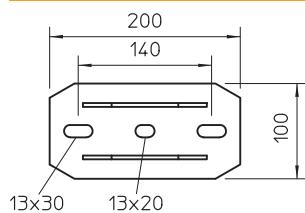

Ausführung	Schraubkopfplatte
Geeignet für Deckenbefestigung	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für U-Profil	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Konsolbefestigung	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Winkelbereich	0,00 - 30,00 °

