

Technisches Datenblatt

Klemmwinkel KWH

Art.-Nr. 6355064

OBO
BETTERMANN



Klemmwinkel mit Hakenkopfschraube Typ KWH zur Befestigung in der Montageschiene Typ MS5030.

Der Klemmwinkel ist der jeweiligen Materialstärke des Trägers anzupassen.
Der Klemmwinkel wird in Kombination mit Profilschienen der Schlitzweite 22 mm eingesetzt.


CE

St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6355064
Typ	KWH 20 FT
Bezeichnung 1	Klemmwinkel
Bezeichnung 2	mit Hakenschraube, h = 20 mm
Dimension	60x50
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Paar
Gewicht	82,00 kg/100 Paar

Technische Daten

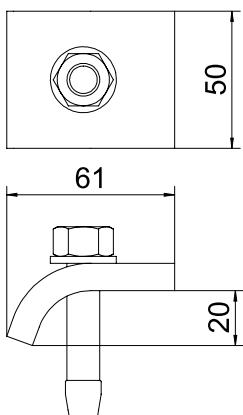

Höhe	20,00 mm
Geeignet für Flanschstärke	17,00 - 23,00 mm
Gewindegröße M	12
F in kN	5,70 kN
F in N	5.700,00 N
Schraube	M12 x 60