


# Technisches Datenblatt

## Klemmwinkel KWH

Art.-Nr. 6355072

**OBO**  
BETTERMANN

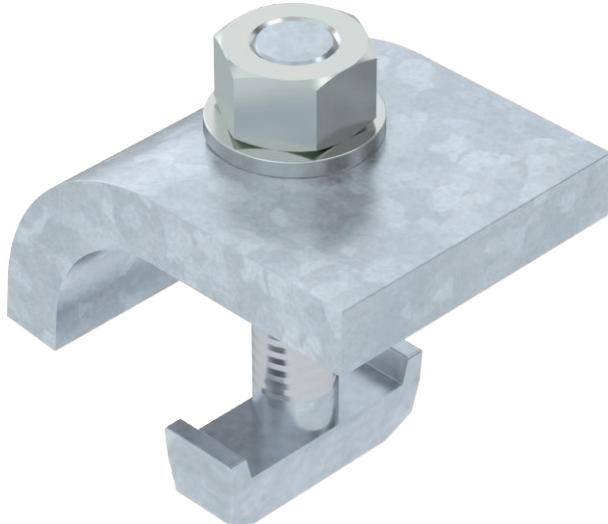

Klemmwinkel mit Hakenkopfschraube Typ KWH zur Befestigung in der Montageschiene Typ MS5030.

Der Klemmwinkel ist der jeweiligen Materialstärke des Trägers anzupassen.  
Der Klemmwinkel wird in Kombination mit Profilschienen der Schlitzweite 22 mm eingesetzt.


CE

St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	6355072
Typ	KWH 25 FT
Bezeichnung 1	Klemmwinkel
Bezeichnung 2	mit Hakenschraube, h = 25 mm
Dimension	60x50
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Paar
Gewicht	87,00 kg/100 Paar

### Technische Daten

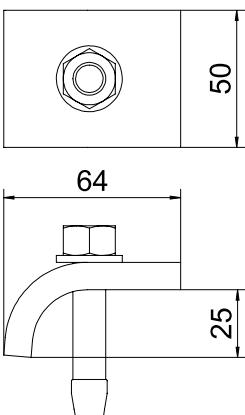	Höhe	25,00 mm
	Geeignet für Flanschstärke	22,00 - 28,00 mm
	Gewindegöße M	12
	F in kN	5,70 kN
	F in N	5.700,00 N
	Schraube	M12 x 60