


# Technisches Datenblatt

## Klemmwinkel KWH

Art.-Nr. 6355021

**OBO**  
BETTERMANN

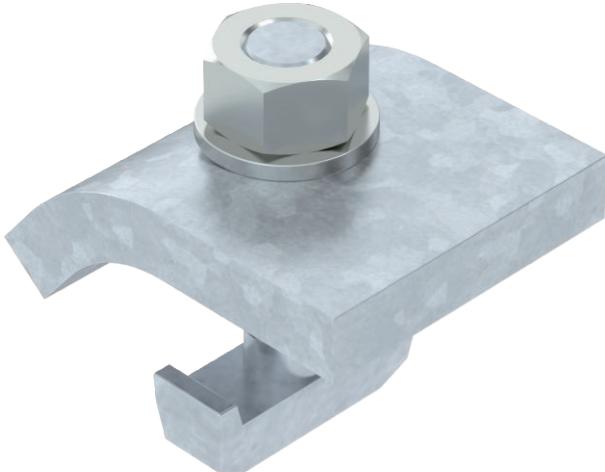

Klemmwinkel mit Hakenkopfschraube Typ KWH zur Befestigung in der Montageschiene Typ MS5030.

Der Klemmwinkel ist der jeweiligen Materialstärke des Trägers anzupassen.  
Der Klemmwinkel wird in Kombination mit Profilschienen der Schlitzweite 22 mm eingesetzt.

CE


**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	6355021
Typ	KWH 5 FT
Bezeichnung 1	Klemmwinkel
Bezeichnung 2	mit Hakenschraube, h = 5 mm
Dimension	60x50
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Paar
Gewicht	67,00 kg/100 Paar

### Technische Daten

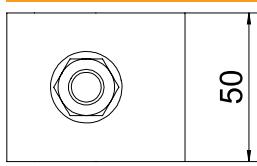

Höhe	5,00 mm
Geeignet für Flanschstärke	3,00 - 8,00 mm
Gewindegöße M	12
F in kN	5,70 kN
F in N	5.700,00 N
Schraube	M12 x 40

