

Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 110

Art.-Nr. 6225910

OBO
BETTERMANN



Anbau-Abzweigstück mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.


CE

St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6225910
Typ	LAA 1120 R3 FS
Bezeichnung 1	Anbau Abzweigstück
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Dimension	110x200
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	389,00 kg/100 St.

Technische Daten

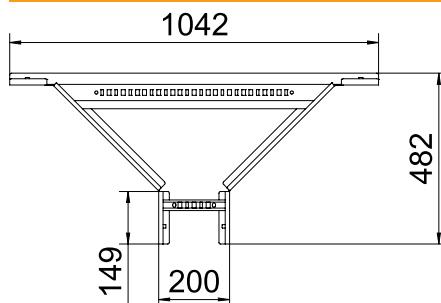

Breite	200,00 mm
Seithöhe	110,00 mm
Maß B	200,00 mm
Maß R	300,00 mm
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen	Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Holmstärke	1,50 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>