


Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 110

Art.-Nr. 6225938

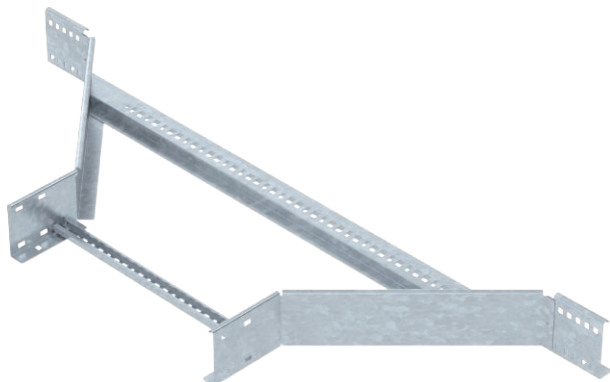

Anbau-Abzweigstück mit geschweißter Sprosse für alle Kabellertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.




St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6225938
Typ	LAA 1150 R3 FT
Bezeichnung 1	Anbau Abzweigstück
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Dimension	110x500
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	472,00 kg/100 St.

Technische Daten

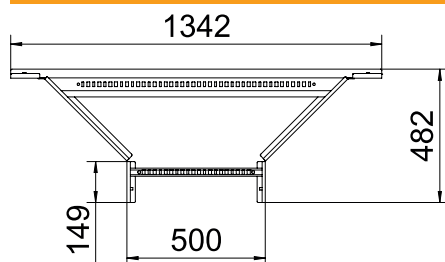

Breite	500,00 mm
Seitenhöhe	110,00 mm
Maß B	500,00 mm
Maß R	300,00 mm
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen	Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt	☐
Holmstärke	1,50 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	☐
Weitspann-Ausführung	☐