

# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen 110

Art.-Nr. 6225130

**OBO**  
BETTERMANN



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt


Bogen 90° horizontal mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleiterarten mit der Seitenhöhe 110 mm.

Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.

### Stammdaten

Art.-Nr.	6225130
Typ	LB 90 1160 R3 FS
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Dimension	110x600
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	646,50 kg/100 St.

### Technische Daten

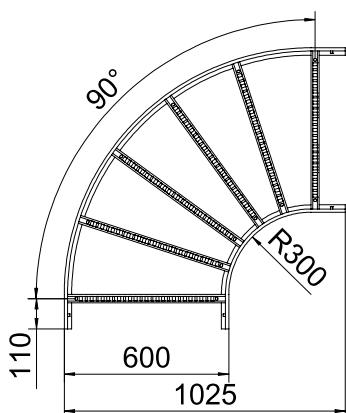

Breite	600,00 mm
Seitenhöhe	110,00 mm
Maß B	600,00 mm
Maß R	300,00 mm
Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen	Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Holmstärke	1,50 mm
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Scharnierend	<input type="checkbox"/>
Seitenlochung	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>