

Technisches Datenblatt

90°-Bogen 60

Art.-Nr. 6225064

OBO
BETTERMANN



Bogen 90° horizontal mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleiterarten mit der Seitenhöhe 60 mm.


Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.

St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6225064
Typ	LB 90 630 R3 FT
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Dimension	60x300
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	338,50 kg/100 St.

Technische Daten

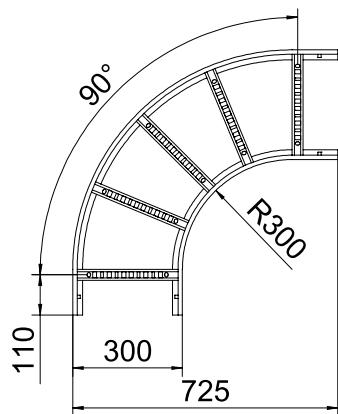

Breite	300,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Maß B	300,00 mm
Maß R	300,00 mm
Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen	Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Holmstärke	1,50 mm
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Scharnierend	<input type="checkbox"/>
Seitenlochung	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>