

# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen 60

Art.-Nr. 6225110

**OBO**  
BETTERMANN



Bogen 90° horizontal mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleiterarten mit der Seitenhöhe 60 mm.

Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.


**VA** Edelstahl, rostfrei 1.4571

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Art.-Nr.	6225110
Typ	LB 90 660 R3 A4
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Dimension	60x600
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	524,60 kg/100 St.

### Technische Daten

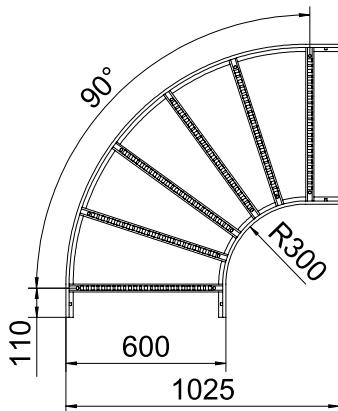

Breite	600,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Maß B	600,00 mm
Maß R	300,00 mm
Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen	Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Holmstärke	1,50 mm
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Scharnierend	<input type="checkbox"/>
Seitenlochung	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>