

Technisches Datenblatt

Deckel für Gelenkbogenelement LGBED

Art.-Nr. 6226238



Deckel mit Drehriegeln für die Abdeckung von Gelenkbögen mit geschweißten Sprossen.




St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6226238
Typ	LGBED 500 FT
Bezeichnung 1	Deckel für Gelenkbogen
Bezeichnung 2	vertikal, mit Drehriegel
Hersteller	OBO
Dimension	B500
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste Verkaufseinheit	1,00 Stück
Gewicht	125,00 kg/100 St.

Technische Daten

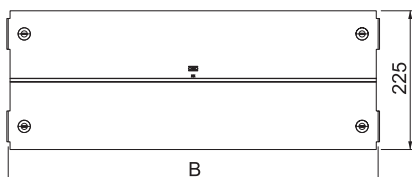

Breite	500,00 mm
Maß B	500,00 mm
Abbiegung (Winkel)	verstellbar
Befestigungsart	Drehriegel
Blechstärke	1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Richtungsänderung	vertikal steigend/fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Scharnierend	<input type="checkbox"/>