

# Technisches Datenblatt

## Deckel für Gelenkbogenelement LGBED

Art.-Nr. 6226240



Deckel mit Drehriegeln für die Abdeckung von Gelenkbögen mit geschweißten Sprossen.




<b>St</b>	Stahl
<b>FT</b>	tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	6226240
Typ	LGBED 600 FT
Bezeichnung 1	Deckel für Gelenkbogen
Bezeichnung 2	vertikal, mit Drehriegel
Hersteller	OBO
Dimension	B600
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste Verkaufseinheit	1,00 Stück
Gewicht	149,00 kg/100 St.

### Technische Daten

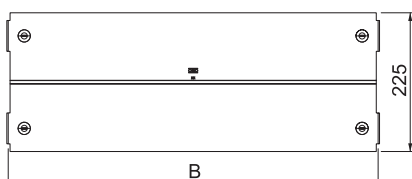

Breite	600,00 mm
Maß B	600,00 mm
Abbiegung (Winkel)	verstellbar
Befestigungsart	Drehriegel
Blechstärke	1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Richtungsänderung	vertikal steigend/fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Scharnierend	<input type="checkbox"/>