


Technisches Datenblatt

Gelenkverbinder

Art.-Nr. 6208944

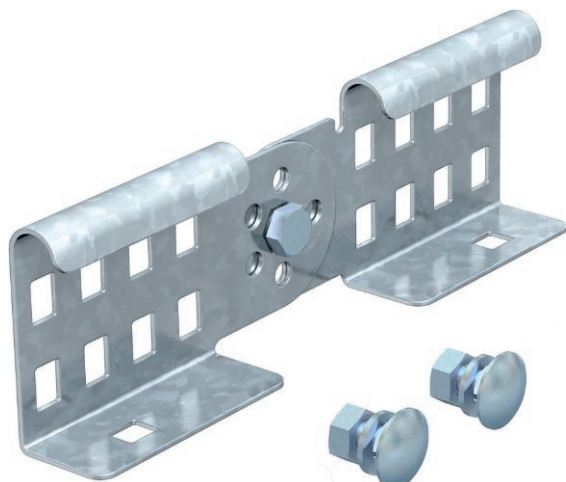

Gelenkverbinder als Außenverbinder zur Verbindung von Kabelleitern und Formteilen mit 60 mm Seitenhöhe und durchgängiger Holmlochung. Winkel vertikal verstellbar.




St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Produktzusatztext Hinweis | Die Durchgängigkeit des Potentialausgleichs ist durch die Verschraubung sichergestellt.

Stammdaten

Art.-Nr.	6208944
Typ	LGVG 60 FT
Bezeichnung 1	Gelenkverbinder
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Dimension	64x210
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste Verkaufseinheit	10,00 Stück
Gewicht	29,90 kg/100 St.

Technische Daten

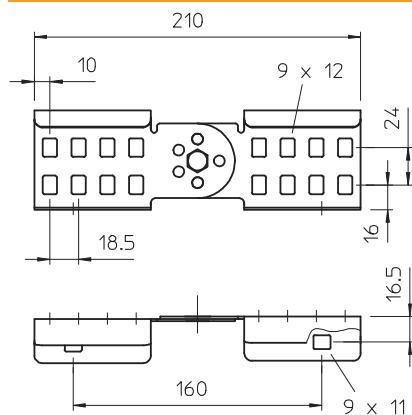

Höhe	64,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Abmessung	64x210 mm
Blechstärke	1,50 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input checked="" type="checkbox"/>
Gelenkverbinder horizontal	<input checked="" type="checkbox"/>
Gelenkverbinder vertikal	<input checked="" type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input checked="" type="checkbox"/>