


Technisches Datenblatt

T-Stück LTS T

Art.-Nr. 6074912

OBO
BETTERMANN

T-Stück, horizontal, für AZ-Kleinkanal AZK 050 und Leuchenträgerschiene LTS 50.

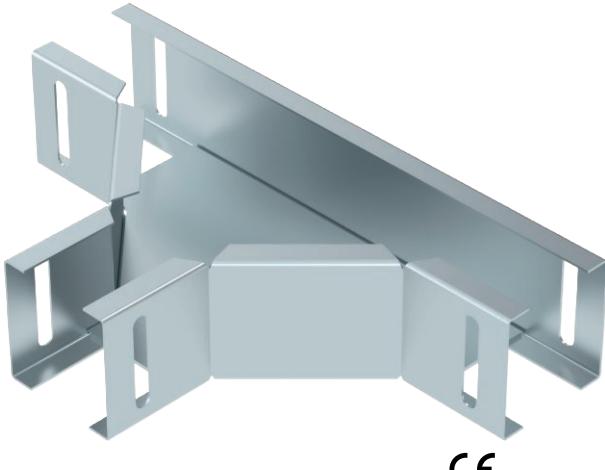


St Stahl

DD bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

Art.-Nr.	6074912
Typ	LTS T DD
Bezeichnung 1	T-Stück
Bezeichnung 2	für Leuchenträgerschiene
Dimension	50x50
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	DD
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	47,80 kg/100 St.

Technische Daten

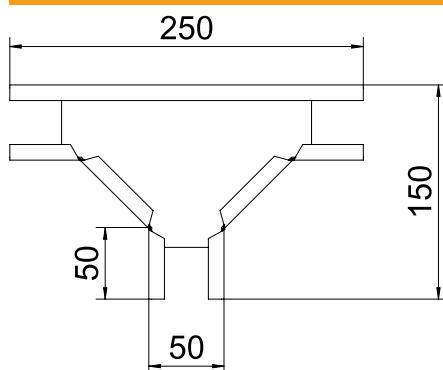

Breite	50,00 mm
Seitenhöhe	50,00 mm
Blechstärke	1,00 mm
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Bauform	T-Stück horizontal
Abmessung	50x50 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Holmstärke	1,00 mm
Materialstärke Bodenblech	1,50 mm
NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>