


Technisches Datenblatt

T-Stück 110

Art.-Nr. 6225310

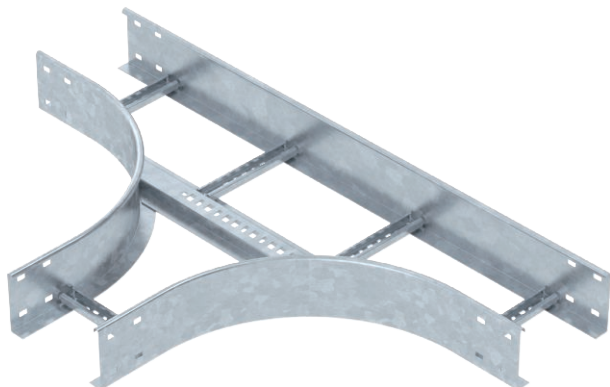

T-Stück, horizontal, mit geschweißter Sprosse für alle Kabellleitertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.




St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6225310
Typ	LT 1120 R3 FT
Bezeichnung 1	T-Stück
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Dimension	110x200
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	651,50 kg/100 St.

Technische Daten

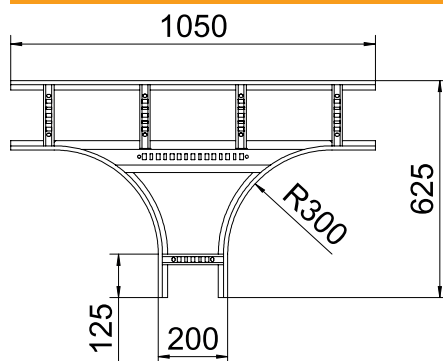

Breite	200,00 mm
Seitenhöhe	110,00 mm
Maß B	200,00 mm
Maß R	300,00 mm
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Bauform	Abgang symmetrisch
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Holmstärke	1,50 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>