


Technisches Datenblatt

T-Stück 110

Art.-Nr. 6225320

OBO
BETTERMANN

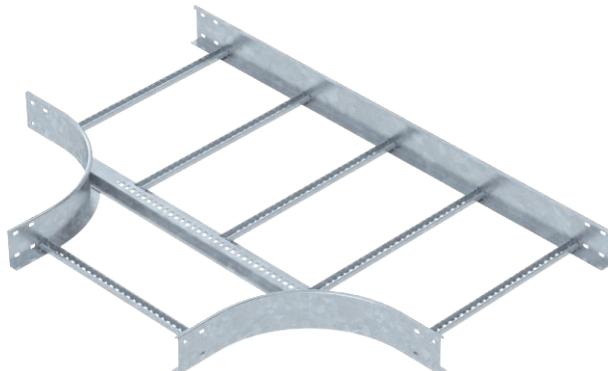

St Stahl
FT tauchfeuerverzinkt


T-Stück, horizontal, mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleiterarten mit der Seitenhöhe 110 mm.

Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.

Stammdaten

Art.-Nr.	6225320
Typ	LT 1160 R3 FT
Bezeichnung 1	T-Stück
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Dimension	110x600
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	982,90 kg/100 St.

Technische Daten

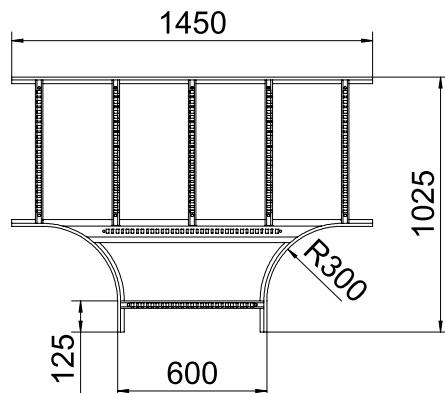

Breite	600,00 mm
Seitenhöhe	110,00 mm
Maß B	600,00 mm
Maß R	300,00 mm
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Bauform	Abgang symmetrisch
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Holmstärke	1,50 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>