

Technisches Datenblatt

T-Stück 60

Art.-Nr. 6225250

OBO
BETTERMANN




T-Stück, horizontal, mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleiterarten mit der Seitenhöhe 60 mm.
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.

VA	Edelstahl, rostfrei 1.4301
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	6225250
Typ	LT 620 R3 A2
Bezeichnung 1	T-Stück
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Dimension	60x200
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	474,60 kg/100 St.

Technische Daten

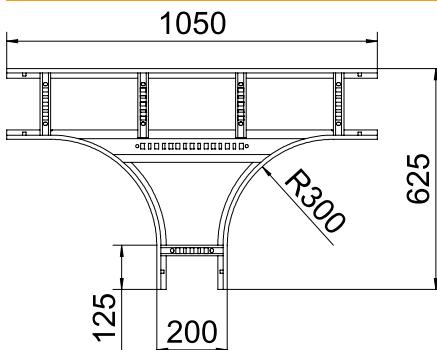

Breite	200,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Maß B	200,00 mm
Maß R	300,00 mm
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Bauform	Abgang symmetrisch
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Holmstärke	1,50 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>