

# Technisches Datenblatt

## T-Stück 60

Art.-Nr. 6225272

**OBO**  
BETTERMANN




T-Stück, horizontal, mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleiterarten mit der Seitenhöhe 60 mm.  
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.

<b>VA</b>	Edelstahl, rostfrei 1.4571
<b>2B</b>	blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Art.-Nr.	6225272
Typ	LT 630 R3 A4
Bezeichnung 1	T-Stück
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Dimension	60x300
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	544,70 kg/100 St.

### Technische Daten

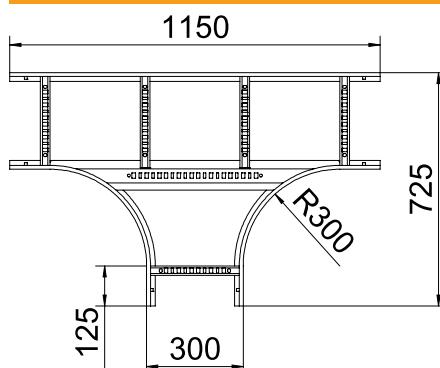

Breite	300,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Maß B	300,00 mm
Maß R	300,00 mm
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Bauform	Abgang symmetrisch
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Holmstärke	1,50 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>