


# Technisches Datenblatt

## T-Stück 60

Art.-Nr. 6225234

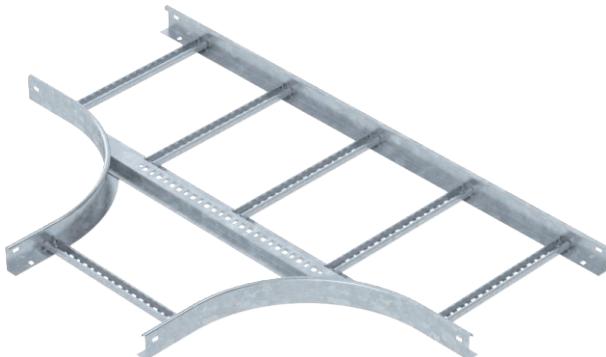


**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	6225234
Typ	LT 640 R3 FT
Bezeichnung 1	T-Stück
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Dimension	60x400
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	656,50 kg/100 St.

### Technische Daten

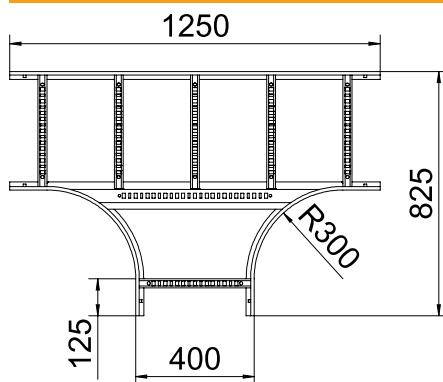

Breite	400,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Maß B	400,00 mm
Maß R	300,00 mm
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Bauform	Abgang symmetrisch
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Holmstärke	1,50 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>