

# Technisches Datenblatt

## T-Stück 60

Art.-Nr. 6225276



T-Stück, horizontal, mit geschweißter Sprosse für alle Kabellertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.  
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.




**VA** Edelstahl, rostfrei 1.4571

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Art.-Nr.                 | 6225276                              |
| Typ                      | LT 650 R3 A4                         |
| Bezeichnung 1            | T-Stück                              |
| Bezeichnung 2            | für Kabelleiter                      |
| Dimension                | 60x500                               |
| Werkstoff                | Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571 |
| Werkstoff Kürzel         | A4                                   |
| Oberfläche               | blank, nachbehandelt                 |
| Oberfläche Kürzel        | 2B                                   |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 1 Stück                              |
| Gewicht                  | 706,20 kg/100 St.                    |

### Technische Daten

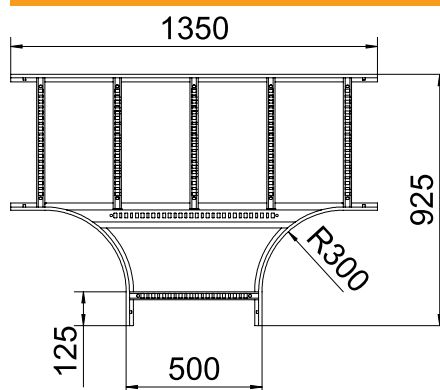

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Breite                       | 500,00 mm                |
| Seitenhöhe                   | 60,00 mm                 |
| Maß B                        | 500,00 mm                |
| Maß R                        | 300,00 mm                |
| Ausführung Verbinder         | ohne Verbinder           |
| Ausführung der Sprossen      | Profil ungelocht         |
| Ausführung des Seitenholms   | flaches Profil           |
| Bauform                      | Abgang symmetrisch       |
| Geeignet für Funktionserhalt | <input type="checkbox"/> |
| Holmstärke                   | 1,50 mm                  |
| Rostfreier Stahl, gebeizt    | <input type="checkbox"/> |
| Weitspann-Ausführung         | <input type="checkbox"/> |