

Technisches Datenblatt

T-Stück 60

Art.-Nr. 6225216

OBO
BETTERMANN




St Stahl
FS bandverzinkt

T-Stück, horizontal, mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleiterarten mit der Seitenhöhe 60 mm.
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.

Stammdaten

Art.-Nr.	6225216
Typ	LT 650 R3 FS
Bezeichnung 1	T-Stück
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Dimension	60x500
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	688,60 kg/100 St.

Technische Daten

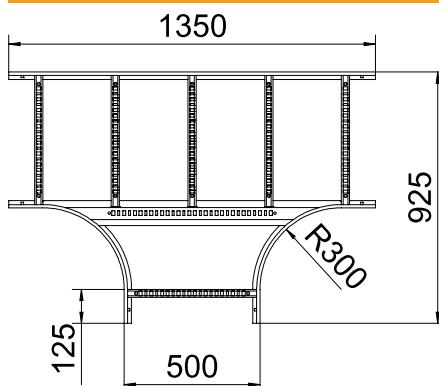

Breite	500,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Maß B	500,00 mm
Maß R	300,00 mm
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Bauform	Abgang symmetrisch
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Holmstärke	1,50 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>