


Technisches Datenblatt

Längsverbinder 60

Art.-Nr. 6208840

OBO
BETTERMANN

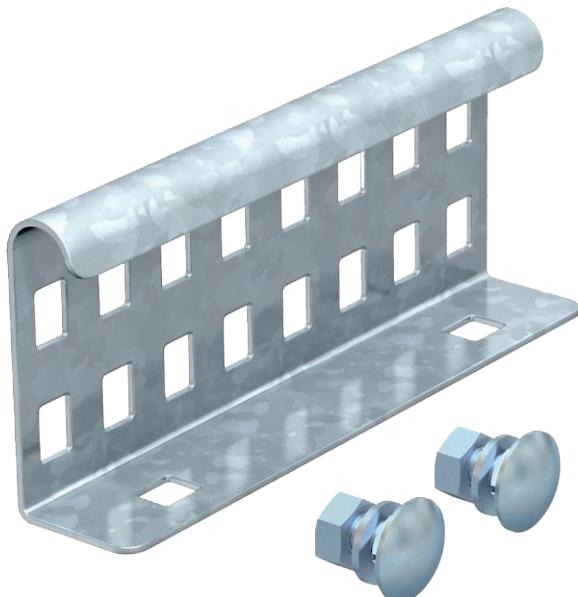


CE

St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6208840
Typ	LVG 60 FS
Bezeichnung 1	Längsverbinder
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Dimension	64x150
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Stück
Gewicht	22,00 kg/100 St.

Technische Daten

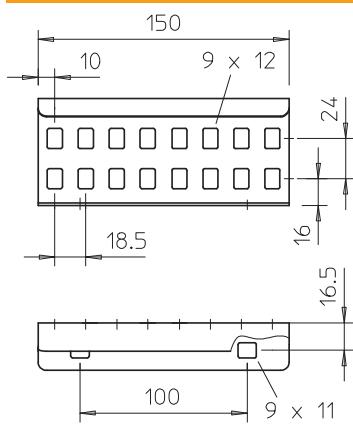

Länge	150,00 mm
Breite	28,00 mm
Höhe	64,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Abmessung	64x150 mm
Ausführung	Längsverbinder
Blechstärke	1,50 mm
Geeignet für Kabeltragsystem-höhe	60,00 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input checked="" type="checkbox"/>
Gelenkverbinder horizontal	<input type="checkbox"/>
Gelenkverbinder vertikal	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Verbindungsart	Schraubverbinder