


# Technisches Datenblatt

## Mittenabhangung Kabelrinne, 60

Art.-Nr. 6358756

**OBO**  
BETTERMANN

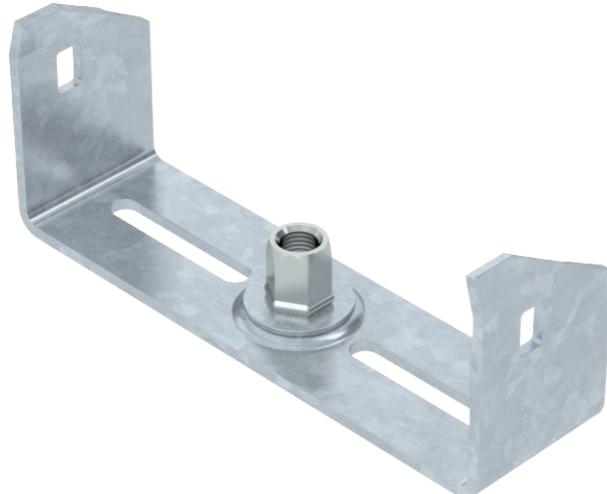


**St** Stahl  
**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	6358756
Typ	MAH 60 150 FT
Bezeichnung 1	Mittenabhangung
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Dimension	B150mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	23,00 kg/100 St.

### Technische Daten

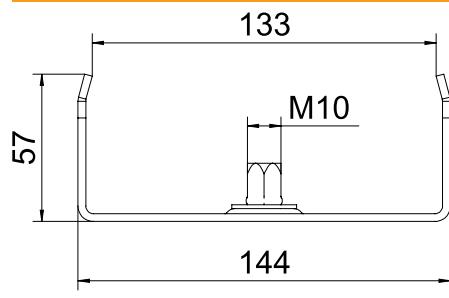

Breite	150,00 mm
Maß B	144,00 mm
Maß B1	134,00 mm
Maß b	134,00 mm
bei Typ	MAH 60/150
F in kN	0,50 kN
für Breite	150,00 - 150,00 mm
für Gewindestange	M10
für Gewindestange metrisch	10
Geeignet für Rinnen-/Leiterbreite	150,00 mm
Verstellbar	<input type="checkbox"/>