


Technisches Datenblatt

90°-Bogen 15, Schiffbau

Art.-Nr. 7061242

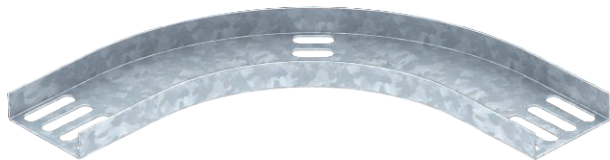


St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Bogen 90° horizontal, für alle Schiffbau-Kabelrinnentypen, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-2.

Stammdaten

Art.-Nr.	7061242
Typ	MKRB 90 15 100FT
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	für Kabelrinne Marinenorm
Dimension	B100mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	31,09 kg/100 St.

Technische Daten

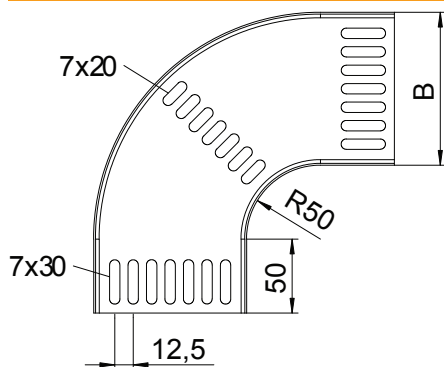

Breite	101,00 mm
Seitenhöhe	15,00 mm
Maß B	101,00 mm
Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Bauform	Bogen starr
Blechstärke	1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt	☐
Montagelochung im Boden	☒
NATO Lochbild	☒
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	☐
Seitenlochung	☐
Weitspann-Ausführung	☐